

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14511




- Schraubanschlusstechnik [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung ersetzt die ProTOP® Kupplung 310

Technische Daten

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 500 V |
| Uhrzeitstellung | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 291 g |
| Prüfzeichen | VDE, EAC |

Abmessungen

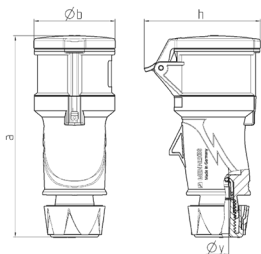

| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 |
|---|------|------|------|-----|
| | | 3 | 5 | 5 |
| 3 MB 79 | Pole | | | |
| Maße in mm | a | 165 | 174 | 209 |
| | b | 55 | 69 | 80 |
| | h | 72 | 98 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | | 1 | 1 | 2,5 |
| | | -2,5 | -2,5 | -6 |