

## Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14563




- Schraubanschlusstechnik [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung ersetzt die AM-TOP® Kupplung 21422 und PowerTOP® Kupplung 3964

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	vernickelte Kontakte, X-CONTACT®, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 54
Gewicht	293 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

### Abmessungen

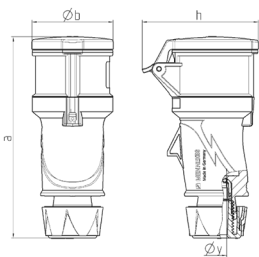

Zeichnung 3 MB 79	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1	1	2,5
		-2,5	-2,5	-6