

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14586




- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- **X-CONTACT®**
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	10 h
Hertz	100-300 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	vernickelte Kontakte, X-CONTACT®, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 54

Abmessungen

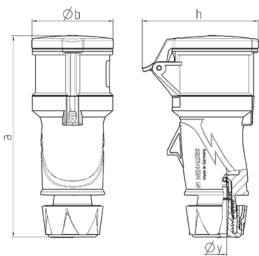

Zeichnung 3 MB 79	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1	1	2,5
		-2,5	-2,5	-6