

Anbausteckdose

Bestellnr. 1629ZC




- Schraubkontakt
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Flansch | 55x55 mm |
| Bohrloch | 45x45 mm |
| Gewicht | 119 g |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen

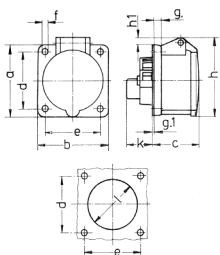

| Zeichnung | Amp. | 16 |
|-------------------------|------|-----|
| 1 MB 426 | Pole | 3 |
| Maße in mm | a | 55 |
| | b | 55 |
| | c | 54 |
| | d | 45 |
| | e | 45 |
| | f | 5,5 |
| | g | 8 |
| | g.1 | 2 |
| | h | 70 |
| | h1 | 12 |
| | k | 28 |
| | l | 47 |
| Klemmen für Leiterquer- | | |
| schnitt von bis mm² | 1,5 | —4 |