

Energiepoller Leergehäuse

Bestellnr. 18502AZ



- Aus Stahlrohr
- Wandstärke 4,5 mm
- feuerverzinkt
- nass lackiert
- Farbe: anthrazitgrau
- Eisenglimmer DB703
- anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
- Maße (H x Ø): 1400 x 325 mm (innen)
- Gewicht: ca. 100 kg
- Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 100 mm
- Bodenmontageflansch: Ø 450 mm
- 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
- zur Befestigung auf vorhandenes Fundament

Technische Daten

| | |
|-------------|---------|
| Gewicht | 80000 g |
| Prüfzeichen | EAC |


Abmessungen

Draufsicht auf die Bodenplatte



Die Versorgungsöffnung liegt zwischen 2 Bohrungen in der Bodenplatte
4 x Ø 15,5

Bestell-Nr.: 18502AZ
Farbe: anthrazitgrau

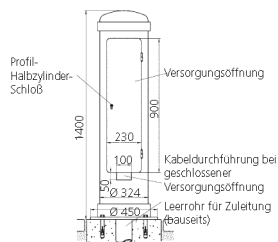

Zeichnung
1 MB 445

Maße in mm