

Wandsteckdose

Bestellnr. 2162A




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- großer Anschlussraum
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gewicht	5000 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

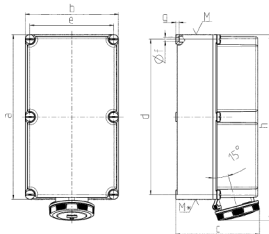

Zeichnung	Amp.	125	
		4	5
1 MB 163	Pole		
Maße in mm	a	460	460
	b	260	260
	c	234	234
	d	434	434
	e	234	234
	f	11	11
	g	9	9
	h	519	519
	M	63	63
	M*	2x63	2x63
	Leitung bis mm Ø	44	44
	Klemmen für Leiterquer-	25	25
	schnitt von bis mm²	—70	—70