

Anbausteckdose TM

Bestellnr. 22189A




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Neigung 15°
- (Form BS)
- nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Flansch	114x110 mm
Bohrloch	90x90 mm
Neigung	15 °
Gewicht	1232 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen

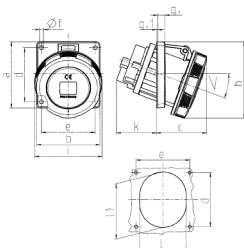

Zeichnung	Amp.	63		125	
		5	3	4	5
1 MB 601	Pole				
Maße in mm	a	110	114	114	114
	b	106	110	110	110
	c	84	75	75	75
	d	90	90	90	90
	e	90	90	90	90
	f	6,5	6,2	6,2	6,2
	g	12	13	13	13
	g.1	2	2	2	2
	h	128	133	133	133
	i	113	126	126	126
	k	67	103	103	103
	l	92	94	94	94
	l1	98	107	107	107
	<	15°	15°	15°	15°
Klemmen für Leiterquer-		6	25	25	25
schnitt von bis mm		-20	-70	-70	-70