

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 24152ZA




- Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- Haltenase für den Kupplungsklappeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 180 g |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen

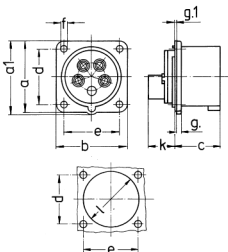

| Zeichnung | Amp. | 16 | 32 |
|---------------------------------|------|------|-----|
| 2 MB 68 | Pole | 5 | 5 |
| Maße in mm | a | 66 | 72 |
| | a1 | 69 | 78 |
| | b | 66 | 72 |
| | c | 43 | 52 |
| | d | 52 | 60 |
| | e | 52 | 60 |
| | f | 4,5 | 4,5 |
| | g. | 4,5 | 4,5 |
| | g.1 | 2 | 2 |
| | k | 27 | 32 |
| | l | 59 | 63 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 2,5 |
| schnitt von bis mm ² | | —2,5 | —6 |