

Wandsteckdose
Bestellnr. 27008VN




- Schraubkontakt
- Befestigung von außen
- Leitungseinführung von oben
- vernickelte Kontakte

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	377 g

Abmessungen

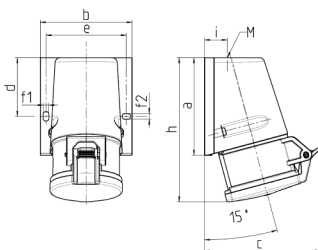

Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 463	Pole						
Maße in mm	a	95	93	92,5	102	102	102
	b	73,5	87,5	87,5	94	94	94
	c	93	107,5	110	115,5	115,5	119,5
	d	55,5	55,5	55,5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	f2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	5,1
	h	139	139	136,5	160	160	156,5
	i	19,8	21,5	21,5	26,5	26,5	26,5
	M	20x	25x	25x	25x	32x	32x
		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		—4	—4	—4	—6	—6	—6