

## Winkelstecker

Bestellnr. 315




- Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 44
Gewicht	138 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen

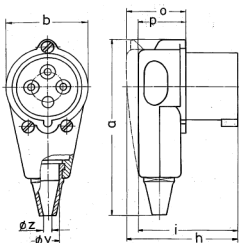

2 MB 45	Amp.	16	32
	Pole	4	5
Maße in mm	a	129	101
	b	58	72
	h	—	115
	i	71	—
	o	—	70
	p	35	—
	y	17,5	22
	z	7	11
Klemmen für Leiterquer-		1	2,5
schnitt von bis mm?		—2,5	—6