

Stecker StarTOP® mit SafeCONTACT

Bestellnr. 33




- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker [13522](#) ersetzt den StarTOP® Stecker

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	196 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, Kema, CQC

Abmessungen

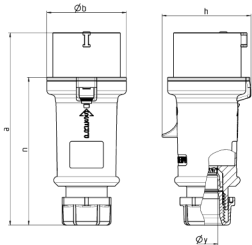

Zeichnung 2 MB 214	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	148	160	160	197	197	197
	b	55	65,6	65,6	75	75	75
	h	61	72,5	72,5	80,5	80,5	85
	n	112	123,5	123,5	152	152	152
	y	14,5	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6