

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT

Bestellnr. 36




- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- **X-CONTACT®**
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung [14523](#) ersetzt die StarTOP® Kupplung

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	384 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

Abmessungen

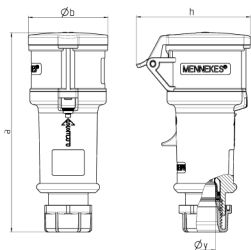

Zeichnung 3 MB 60	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	160	174	172	214	214	210
	b	57	61	69	75	75	80
	h	83	92	98	100	100	108
	y	16	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1	1	1	2,5	2,5	2,5
		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6