

Kupplung PowerTOP®

Bestellnr. 3964




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung [14563](#) ersetzt die PowerTOP® Kupplung

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	279 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen

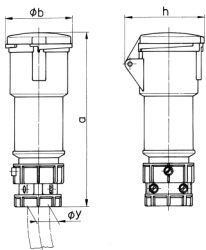

Zeichnung 3 MB 51/3	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	165	180	190	214	214	223
	b	60	68	76	82	82	89
	h	76	84	90	92	92	99
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6