

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4178




- Schraubkontakt
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbares Sicherheitsschloss
- zwei Schlüssel
- im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
- auch mit gleicher Schließung lieferbar
- für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
- Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	251 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

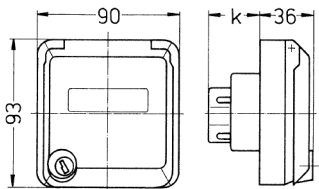

Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 320	Pole						
Maße in mm	k	32	32	32	48	48	48
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm ²		-4	-4	-4	-6	-6	-6