

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose

Bestellnr. 4902




- französisch/belgische Norm
- Schraubkontakt
- mit UP-Einbaudose
- ballwurfsicher nach DIN 18032

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	230 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

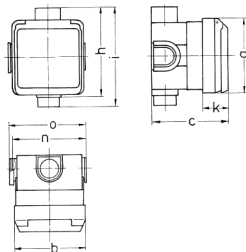

Zeichnung 1 MB 336	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	95	95	95	95	95	95
	h	111	111	111	111	111	111
	i	124	124	124	124	124	124
	k	33	33	33	33	33	33
	n	91	91	91	91	91	91
	o	95	95	95	95	95	95
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6