

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5519A




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- zum Durchverdrahten geeignet
- Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40114 bzw. 40115
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gewicht	1776 g
Prüfzeichen	EAC

## Abmessungen

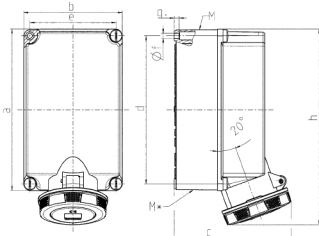

Zeichnung	Amp.	63	
1 MB 178	Pole	4	5
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	191	191
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	319	319
	M	2x40	2x40
	M*	2x40	2x40
Leitung bis mm Ø		27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6
schnitt von bis mm²		—25	—25