

Wandsteckdose

Bestellnr. 5693A




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- 3-pol. Sicherungssockel NH 00
- auf Wunsch mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 125 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 500 V |
| Uhrzeitstellung | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 7980 g |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen

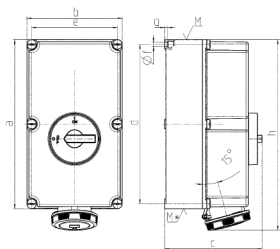

| Zeichnung | Amp. Pole | 125 | | |
|-------------------------|--------------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 177 | | | | |
| Maße in mm | | | | |
| a | | 460 | 460 | 460 |
| b | | 260 | 260 | 260 |
| c | | 270 | 270 | 270 |
| d | | 434 | 434 | 434 |
| e | | 234 | 234 | 234 |
| f | | 11 | 11 | 11 |
| g | | 9 | 9 | 9 |
| h | | 519 | 519 | 519 |
| M | | 63 | 63 | 63 |
| M* | | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| Leitung bis mm Ø | | 44 | 44 | 44 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 25 | 25 | 25 |
| schnitt von bis mm² | | —70 | —70 | —70 |