

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5806A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	3 p
Volt	50-250 V
Uhrzeitstellung	3 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	5150 g
Prüfzeichen	EAC

## Abmessungen

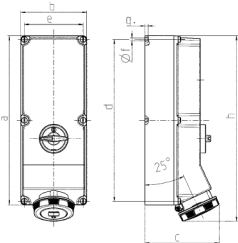

Zeichnung 1 MB 621	Amp. Pole	63		
		3	4	5
Maße in mm	a	460	460	460
	b	180	180	180
	c	202	202	202
	d	440	440	440
	e	160	160	160
	f	8,1	8,1	8,1
	g	8	8	8
	h	505	505	505
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
	Leitung bis mm Ø	27	27	27
	Klemmen für Leiterquer-	4	4	4
	schnitt von bis mm²	—25	—25	—25