

Stecker

Bestellnr. 635A




- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p
Volt	50 V
Uhrzeitstellung	10 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	141 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen

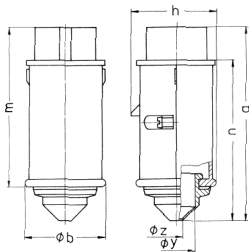

Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
2 MB 159	Pole				
Maße in mm	a	130	130	130	130
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	108	108	108	108
	n	107	107	107	107
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10