

Kupplung

Bestellnr. 694A




- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 2 p |
| Volt | 20-25 V |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 184 g |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen

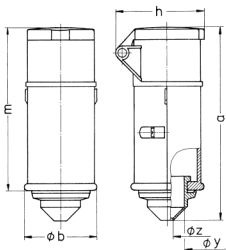

| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 | |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 MB 37 | Pole | | | | |
| Maße in mm | a | 144 | 144 | 144 | 144 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | h | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | m | 122 | 122 | 122 | 122 |
| | y | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | z | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ² | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | —10 | —10 | —10 | —10 |