

EverGUM® Steckdosenleiste

Bestellnr. 70027




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

SCHUKO®	4
Absicherung	• 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	• 2 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	3352 g
Höhe	445 mm
Breite	135 mm
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

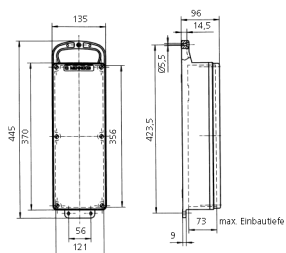

Zeichnung
5 MB 44

Maße in mm