

EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70438




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

SCHUKO®	8
Absicherung	• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	• 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	7020 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

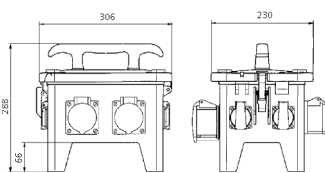

Zeichnung
5 MB 48a
Maße in mm