

## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 71062




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 LS 63 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Vorsicherung max.	63 A
InA	63 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	13500 g
Höhe	380 mm
Breite	320 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen

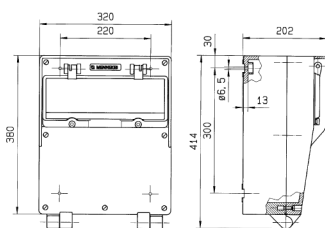

Zeichnung  
5 MB 41

Maße in mm