

Wandsteckdose

Bestellnr. 7136




- Schraubkontakt
- abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1461 g

Abmessungen

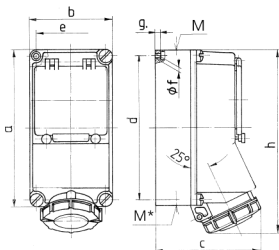

Zeichnung	Amp.	16			32	
		Pole			4	5
1 MB 378		3	4	5	4	5
Maße in mm						
a		225	225	225	225	225
b		118	118	118	118	118
c		144	146	147	152	153
d		208	208	208	208	208
e		101	101	101	101	101
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
g		8	8	8	8	8
h		252	255	259	268	274
M		1x25 und 1x32			1x25 und 1x32	
M*		2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—4	—4	—4	—10	—10