

Kupplung

Bestellnr. 713A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 2 p |
| Volt | 50 V |
| Uhrzeitstellung | 10 h |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 208 g |
| Prüfzeichen | EAC, CQC |

Abmessungen

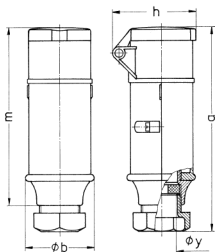

| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 | |
|---|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 MB 36 | Pole | | | | |
| Maße in mm | a | 164 | 164 | 164 | 164 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | h | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | m | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | y | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ² | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | —10 | —10 | —10 | —10 |