

Wandsteckdose

Bestellnr. 7228




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- FI-Schalter (0,03A)
- andere Nennfehlerströme auf Anfrage mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 4200 g |
| Prüfzeichen | EAC, CQC |

Abmessungen

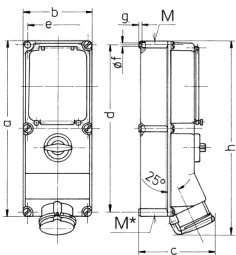

| Zeichnung 1 MB 208 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | 63 | |
|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 460 | 460 |
| | b | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| | c | 160 | 162 | 163 | 168 | 168 | 195 | 195 |
| | d | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 440 | 440 |
| | e | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 391 | 395 | 398 | 408 | 411 | 502 | 502 |
| | M | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x40 | 2x40 |
| Leitung bis mm Ø | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -25 | -25 |