

Kupplung

Bestellnr. 727A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	3 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	227 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

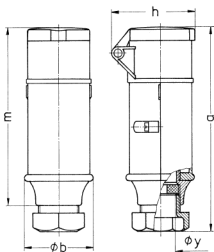

Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
3 MB 36	Pole				
Maße in mm	a	164	164	164	164
	b	55	55	55	55
	h	67	67	67	67
	m	142	142	142	142
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
Klemmen für Leiterquer-		4	4	4	4
schnitt von bis mm ²		—10	—10	—10	—10