

## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 7408884




- Gehäuse aus Vollgummi
- schwarz
- anschlussfertig verdrahtet
- tragbar, stapelbar
- anscharnierter Deckel
- mit Edelstahl-Schnellverschluss

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 4 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	9040 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm

### Abmessungen

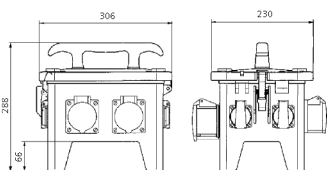

Zeichnung  
5 MB 48a

Maße in mm