

## Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 751




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte

## Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	7 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	282 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen

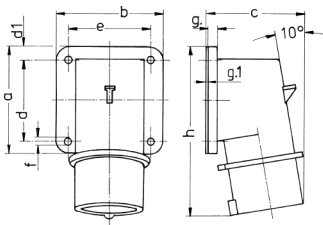

Zeichnung	Amp.	16		32	
		7		7	
2 MB 71	Pole				
Maße in mm	a	85	75		
	b	85	90		
	c	79	90		
	d	64	45		
	d1	10	13		
	e	64	78		
	f	5,5	5,5		
	g	6	6		
	g.1	2	2		
	h	129	138		
Klemmen für Leiterquer-					
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		1	2,5		
		-2,5	-6		