

## Anbausteckdose

Bestellnr. 7535




- Schraubkontakt
- Horizontalbauweise
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 32 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 500 V          |
| Uhrzeitstellung   | 7 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 760 g          |
| Prüfzeichen       | CQC            |

## Abmessungen

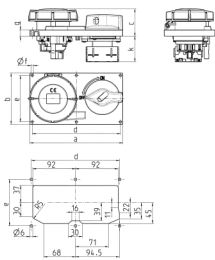

| Zeichnung  | Amp.<br>Pole | 16  |     |     | 32  |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 5 MB 57    |              |     |     |     |     |     |     |
| Maße in mm | a            | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|            | b            | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|            | c            | 47  | 50  | 51  | 59  | 59  | 60  |
|            | d            | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|            | e            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|            | f            | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
|            | g            | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  |
|            | k max.       | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  |