

## Wandsteckdose

Bestellnr. 767




- Schraubkontakt
- Befestigung von innen
- Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden)
  unten
- Gehäuseunterteil bei 4-polig um 180° drehbar

## **Technische Daten**

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung	12 h
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	180 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

## Abmessungen

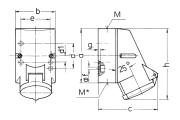

Zeichnung	Amp.	16		
1 MB 209	Pole	3	4	5
Maße in mm	а	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	-	-
	d1	-	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g.	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	20 (blind) zum Ausschneiden		
Leitung bis mm Ø		15	15	15
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5
schnitt von bis mm²		-4	-4	-4