

Winkelstecker

Bestellnr. 891




- Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 44
Gewicht	138 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen

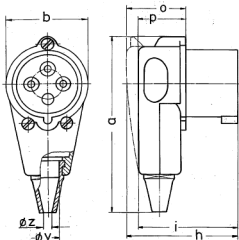

2 MB 45	Amp.		
	16	32	
	Pole		
	4	5	
Maße in mm	a	129	101
	b	58	72
	h	—	115
	i	71	—
	o	—	70
	p	35	—
	y	17,5	22
	z	7	11
Klemmen für Leiterquer-	1	2,5	
schnitt von bis mm?	-2,5	-6	