

Steckdosenleiste

Bestellnr. 9200048




- anschlussfertig verdrahtet
- mit Aufhängebügel
- mit Zugentlastung
- Leitungseinführung: 1 x M 20 oben verschlossen, 1 x M 20 unten mit Verschraubung, mit 1 m Zuleitung H07RN-F3G1.5
- mit Stecker SCHUKO®

Technische Daten

SCHUKO®	3
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	• 1 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	688 g
Höhe	330 mm
Breite	80 mm

Abmessungen

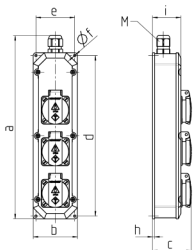

Zeichnung		
1 MB 284		
Maße in mm	a	330
	b	80
	c	68
	d	290
	e	70
	f	4,3
	h	3,8
	i	51
	M	20