

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920031




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- die MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombinationen für den Campingbereich entsprechen den ab 01.07.2007 verbindlichen Normen und Vorschriften nach DIN VDE 0100-708:2006-02 und DIN VDE 0100-754:2006-02

### Technische Daten

CEE 16 A, 3 p, 230 V	3
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 FI 25 A, 2 p, 0,03 A</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Vorsicherung max.	63 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	3720 g
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen

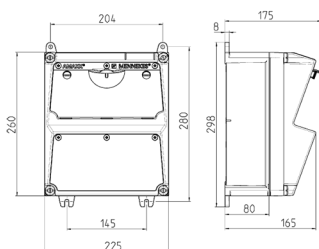

Zeichnung 1 MB 521

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 32 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.