

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920038




- [hohe Chemikalienbeständigkeit](#)
- mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- anschlussfertig verdrahtet
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 32 A, 3 p, C • 2 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max.	63 A
InA	36 A
RDF	0.75
Anschluss/Zuleitung	• für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht	3900 g
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

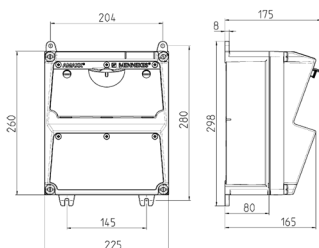

Zeichnung 1 MB 521

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 32 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.