

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940015




- [hohe Chemikalienbeständigkeit](#)
- mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- anschlussfertig verdrahtet
- Oberteil grau RAL 7000
- seitlich anscharniert
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 32 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 3 p, C • 3 LS 16 A, 1 p, C |
| Vorsicherung max. | 100 A |
| InA | 45 A |
| RDF | 0.7 |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit |
| Gewicht | 6820 g |
| Höhe | 520 mm |
| Breite | 225 mm |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen

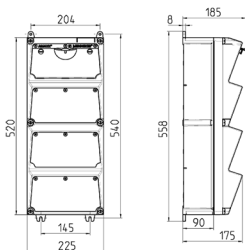

Zeichnung 1 MB 523

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 186 mm |
| | IP 67 | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 216 mm |
| | IP 67 | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 222 mm |
| | IP 67 | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 231 mm |
| | IP 67 | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 260 mm |
| | IP 67 | 260 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.