

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940019




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- DUO-Steckdosen abschaltbar-verriegelt, mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten

### Technische Daten

CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO	3
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 3 Monitoring-Sockets MS3102E 14S2S</li> <li>• 1 Erdungsbolzen M 10, V2A</li> </ul>
Vorsicherung max.	100 A
InA	67 A
RDF	0.7
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> <li>• für 3 Monitoring-Sockets bis 4 x 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	7460 g
Höhe	520 mm
Breite	225 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen

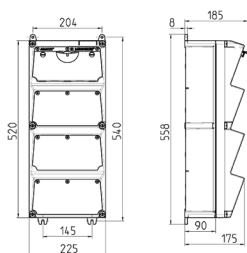

Zeichnung 1 MB 523

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.