

AirKRAFT®

Bestellnr. 94564RO




- anschlussfertig verdrahtet
- Bodenschale schwarz
- anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
- Gehäuse aus [AMAPLAST®](#)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 LS 16 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2321 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

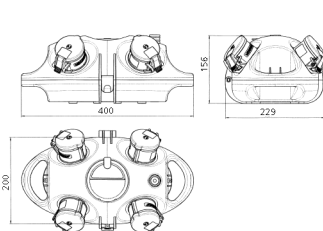

Zeichnung
1 MB 441
Maße in mm