

## AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970005SI




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Datensteckdosen	1 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	5000 g
Höhe	260 mm
Breite	225 mm

### Abmessungen

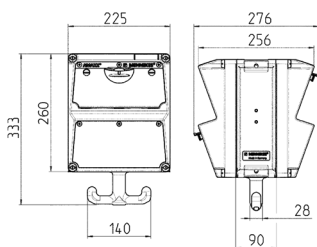

Zeichnung 1 MB 630

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	354 mm
	IP 67	362 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden.  
1 x M 32 oben, 1 x M 25 oben und 1 x M 20 oben.