

Wandsteckdose

Bestellnr. 20152




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- Befestigung von innen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	1 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart	IP67
Gewicht	2131 g

Abmessungen

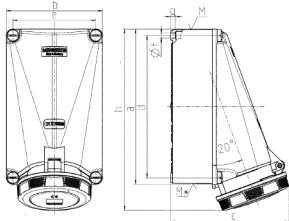

Zeichnung	Amp.	125	
1 MB 162	Pole	4	5
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
Leitung bis mm Ø		38	38
Klemmen für Leiterquer-		25	25
schnitt von bis mm*		-35	-35