

Anbausteckdose

Bestellnr. 3233AA




- X-CONTACT®
- Neigung 20°
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	1 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart	IP67
Flansch	110x106 mm
Bohrloch	85x77 mm
Neigung	20 °
Gewicht	722 g

Abmessungen

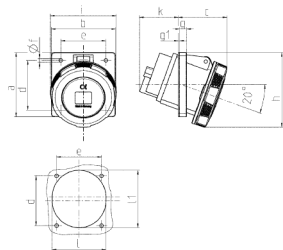

Zeichnung	Amp.	63		
		3	4	5
1 MB 298	Pole			
Maße in mm				
a		110	110	110
b		106	106	106
c		85	85	85
d		85	85	85
e		77	77	77
f		6,2	6,2	6,2
g		12	12	12
g1		2	2	2
h		128	128	128
i		113	113	113
k		67	67	67
l		92	92	92
l1		98	98	98
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm²		—25	—25	—25