

## Wandgerätestecker mit Netzumschalter

Bestellnr. 8617147




- Schraubkontakt
- Befestigung von innen mit Schutzkappe

### Technische Daten

Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Anbaugerätestecker 125 A, 5 p, 1 h, 50-500 V</li> <li>• 1 Netzumschalter 125 A 4 p (AC-23 = 75 kW) (Frontschild: Netz-0-Notstrom)</li> </ul>
Schutzart	IP65
Gehäusematerial	Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht	10100 g

### Abmessungen

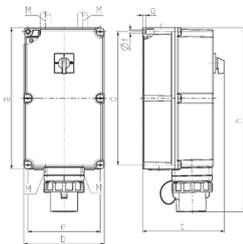

Zeichnung	Amp.	125	
2 MB 264	Pole	5	
Maße in mm	a	460	
	b	260	
	c	264	
	d	434	
	e	234	
	f	11	
	g	10	
	h	600	
	M	63	
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² flexibel		25
			-50
		-35	