

## Wandsteckdose

Bestellnr. 75146




- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische Verriegelung
- Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
- Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
- Befestigung von außen
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 250 A          |
| Pole              | 5 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP67           |
| Gewicht           | 23500 g        |

## Abmessungen

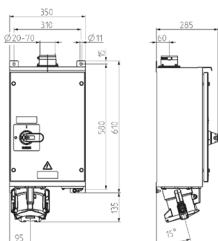

Zeichnung  
1 MB 386

Maße in mm