

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 75066




- Aluminiumgehäuse
- Schraubkontakt
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

Technische Daten

Ampere	160 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP67
Gewicht	2400 g

Abmessungen

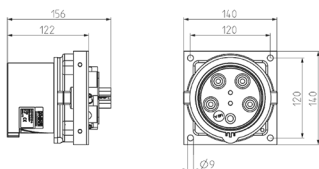

Zeichnung
2 MB 266

Maße in mm