

## Wandsteckdose DUO

Bestellnr. 5925A




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	3 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	60-50 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2396 g

## Abmessungen

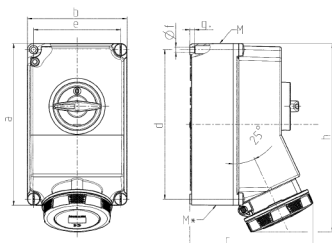

Zeichnung	Amp.	63		
		Pole	3	4
1 MB 180				
Maße in mm				
a		260	260	260
b		160	160	160
c		198	198	198
d		240	240	240
e		140	140	140
f		8,1	8,1	8,1
g		8	8	8
h		303	303	303
M		40	40	40
M*		2 x 40	2 x 40	2 x 40
Leitung bis mm Ø		27	27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm²		—25	—25	—25