

Wandsteckdose DUO

Bestellnr. 6015A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Steckdosen müssen zur Anbringung eines Vorhängeschlosses mit Zusatzeinrichtung ausgestattet werden

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 125 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 600-690 V |
| Uhrzeitstellung | 5 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 7450 g |

Abmessungen

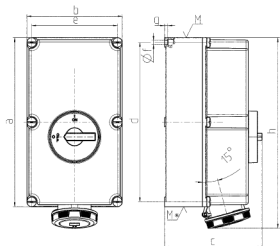

| Zeichnung 1 MB 177 | Amp. Pole | 125 | | |
|-----------------------|--|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 460 | 460 | 460 |
| | b | 260 | 260 | 260 |
| | c | 270 | 270 | 270 |
| | d | 434 | 434 | 434 |
| | e | 234 | 234 | 234 |
| | f | 11 | 11 | 11 |
| | g | 9 | 9 | 9 |
| | h | 519 | 519 | 519 |
| | M | 63 | 63 | 63 |
| | M* | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| | Leitung bis mm Ø | 44 | 44 | 44 |
| | Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm² | 25 | 25 | 25 |
| | | -70 | -70 | -70 |