

Wandsteckdose DUO
Bestellnr. 7626




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- Horizontalbauweise
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

| | |
|------------------|----------------------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 1360 g |

Abmessungen

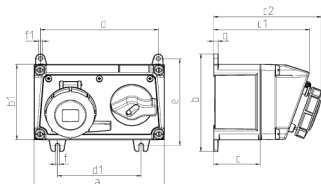

| Zeichnung 1 MB 551 Maße in mm | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| b | | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| b1 | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| c | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| c1 | | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| c2 | | 182 | 185 | 186 | 197 | 197 | 198 |
| d | | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| d1 | | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| e | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| f | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| f1 | | Ø7 | Ø7 | Ø7 | Ø7 | Ø7 | Ø7 |
| g | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |