

Wandsteckdose

Bestellnr. 2684




- Schraubkontakt
- Befestigung von innen
- Leitungseinführungen einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) unten
- Gehäuseunterteil bei 5-polig um 180° drehbar
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromspeisung

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	1 h
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP44
Gewicht	180 g
Prüfzeichen	CQC, CB Zertifikat, VDE

Abmessungen

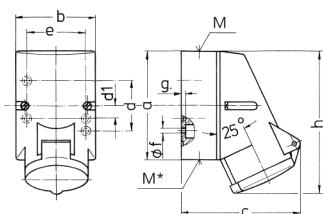

Zeichnung 1 MB 209	Amp. Pole	16		
		3	4	5
Maße in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	-	-
	d1	-	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	20 (blind) zum Ausschneiden		
Leitung bis mm Ø		15	15	15
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	1,5
		-4	-4	-4