

Wandsteckdose DUO

Bestellnr. 75146




- EcoLine
- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische Verriegelung
- Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
- Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
- Befestigung von außen
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

Technische Daten

Ampere	250 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	60-50 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP67
Gewicht	23500 g

Abmessungen

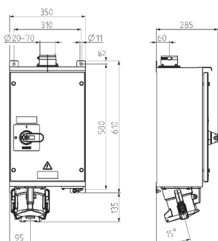

Zeichnung
1 MB 386

Maße in mm