

Wandsteckdose DUO

Bestellnr. 75231




- EcoLine
- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische Verriegelung
- Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
- Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
- Befestigung von außen
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

Technische Daten

Ampere	200 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP55
Gewicht	21000 g

Abmessungen

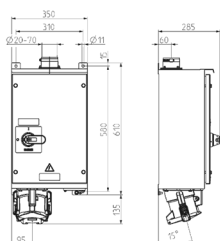

Zeichnung
1 MB 386

Maße in mm